

品番：EA829HV-322


品名：M12x 1.5/1.5P/100mm ハンドタップ° (ロング / HSSE)



販売価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
カタログ価格	4,250円(税抜) / 4,675円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 17:12現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0901ページ		



ねじ径の長さについて	
短い	■ ねじの下側面に ■ ねじの先端が鋭い
長い	■ ねじの先端が鈍い ■ ねじの先端が鋭い

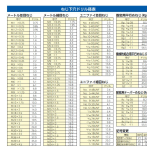

ねじ径の長さについて	
短い	■ ねじの下側面に ■ ねじの先端が鋭い
長い	■ ねじの先端が鈍い ■ ねじの先端が鋭い

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT STD
呼び	M12×1.5	精度	OH2
喰付	1.5P	全長	100mm
ねじ長	29mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	■長	9mm
■巾	6.5mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	50g

止り穴・通り穴用

切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

