



品番：EA829MM-24

品名：M24x3.0 /50mm ダイス(SKS2)

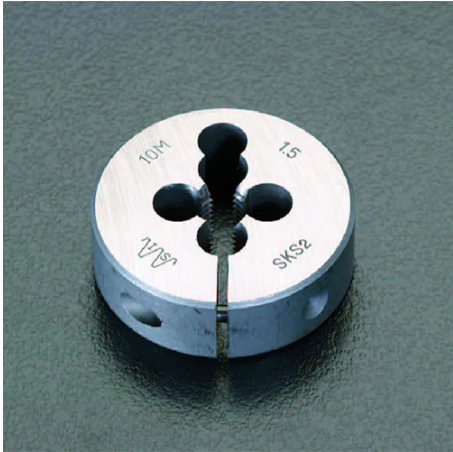

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,810円(税抜) / 10,791円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,810円(税抜) / 10,791円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/25 23:04現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0913ページ                      |      |   |

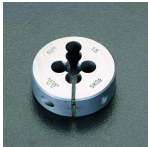

| 対応被削材 | 構造用鋼 | 低炭素鋼 | 合金鋼 | 鋳鉄 | ダクタイル鋳鉄 | アルミニウム合金 | 銅合金 |
|-------|------|------|-----|----|---------|----------|-----|
| 対応    | ○    | ○    | ○   | ○  | ○       | ○        | ○   |

| 規格      | 単位 | 在庫 | 備考 |
|---------|----|----|----|
| M24x3.0 | 個  | 1  |    |

### 仕様

|   |                                       |    |       |
|---|---------------------------------------|----|-------|
| メーカー  | イシハシ精工                                | 呼び | M24×3 |
| ダイス外径   | 50mm                                  | 材質 | SKS_2 |
| 対応被削材   | 構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 |    |       |
| アジャスタブルタイプ(調整ねじ付)   |                                       |    |       |
| 並目  |                                       |    |       |
| JISIII級   |                                       |    |       |
| 喰付2.5P  |                                       |    |       |
| SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。 |                                       |    |       |

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.