


# 品番 : EA829PD-8CA

品名 : M 8x0.75 ポイントタップ(ロング シャンク/HSSE)



販売価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
カタログ価格	4,010円(税抜) / 4,411円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 19:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		

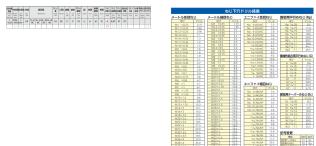

## 仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	EX-LT-POT STD
呼び	M8×0.75	全長(mm)	100
噸付	5P	材質	HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記	STD	精度	OH2
ねじ長(mm)	22	首下長(mm)	41
シャンク径(mm)	6.2	溝数	3
突出しセンタ(mm)	3.5	重量(g)	28
■巾(mm)	6	■長(mm)	9
対応被削材	中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど		

標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.