


品番 : EA829PF-24A

品名 : M24x 3.0 ホ° イントタッフ° (HSSE TiN コーティング°)



販売価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
カタログ価格	27,700円(税抜) / 30,470円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/15 01:18現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0931ページ		

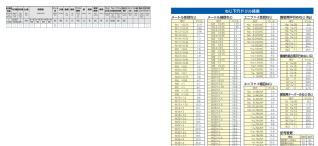

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	TIN-POT STD
呼び	M24×3	全長(mm)	120
噸付	5P	入数	1本
シャンク径(mm)	19	精度表記	STD
精度	OH4	ねじ長(mm)	45
首下長(mm)	66	溝数	3
突出しセンタ	—	重量(g)	263
■巾	15mm	■長	18mm
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	対応被削材	ステンレス鋼、炭素鋼、熱可塑性プラスチックなど
TiNコーティング(表面処理)			
被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

