


品番 : EA829PG-14A

品名 : M14x 2.0 ホ° イントタッフ° (難削材用/粉末ハイス)

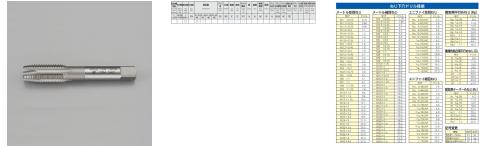

販売価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
カタログ価格	8,130円(税抜) / 8,943円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CPM-POT STD
呼び	M14×2	全長(mm)	88
噸付	5P	材質	粉末ハイス(CPM)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	30	首下長(mm)	48
シャンク径	10.5mm	溝数	3
突出しセンタ(mm)	—	重量(g)	70
■巾(mm)	8	■長(mm)	11

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.