


品番 : EA829PG-20A

品名 : M20x 2.5 ホ° イントタッフ° (難削材用/粉末ハイ)



販売価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
カタログ価格	19,300円(税抜)／21,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/18 14:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0895ページ		

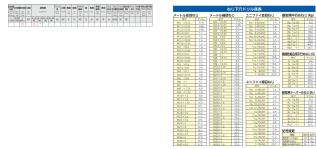

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	CPM-POT STD
呼び	M20×2.5	全長(mm)	105
噸付	5P	材質	粉末ハイス(CPM)
精度表記	STD	精度	OH4
ねじ長(mm)	37	首下長(mm)	55
シャンク径	15mm	溝数	4
突出しセンタ(mm)	—	重量(g)	152
■巾(mm)	12	■長(mm)	15

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.