


品番：EA829PH-4

品名：M 4x0.75 ポイントタップ(ステンレス用/HSSE)



販売価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
カタログ価格	1,380円(税抜) / 1,518円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/03/10 11:13現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		

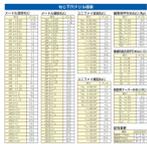

品名	規格	単位	在庫	価格
EA829PH-4	M4x0.75 120° HSSE SUS 304	本	2	1,518

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-SUS-POT STD
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	呼び	M4×0.75
全長	52mm	食付	4P
ねじ長	13mm	首下長	21mm
溝数	3	シャンク径	5mm
被削材	ステンレス鋼、低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、チタン合金、Ni基合、熱可塑性プラスチック		
被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強靱なニッケルクロムマンガン鋼等にも適しています。			
ホモ処理(表面処理)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.