


品番：EA829PK-12D

品名：M12x 1.5/200mm ホ° インタップ° (ステンレス用/ロング)



販売価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
カタログ価格	8,620円(税抜) / 9,482円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/10 09:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		

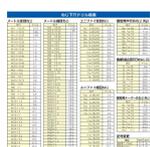

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	EX-LT-SUS-POT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M12×1.5
全長(mm)	200	食付	4P
ねじ長(mm)	29	シャンク径(mm)	8.5
■巾(mm)	6.5	■長(mm)	9
溝数	3	精度	STD
対応被削材	ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック		
ホモ処理			

#### 代替品

	<p>品番 EA829PH-12BA</p> <p>コメント 仕様をご確認ください</p>
--	---

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.