


品番：EA829S-30B

品名：M30x3.0 スパイラルタップ(HSSE)

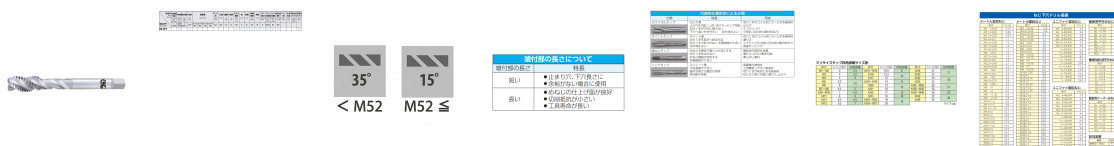

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 38,100円(税抜) / 41,910円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 38,100円(税抜) / 41,910円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/06/16 03:02現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                                    |                 |     |                      |
|----------------------------------------------------|-----------------|-----|----------------------|
| メーカー                                               | オーエスジー (OSG)    | 型番  | EX-SFT STD           |
| 呼び                                                 | M30×3           | 精度  | OH3                  |
| 食付                                                 | 2.5P            | 全長  | 135mm                |
| ねじ長                                                | 48mm            | 首下長 | 74mm                 |
| シャンク径                                              | 23mm            | ■長  | 20mm                 |
| ■巾                                                 | 17mm            | 溝数  | 4                    |
| 突き出しセンチ                                            | なし              | 被削材 | 中炭素鋼、合金鋼、銅、アルミ合金鋳物など |
| 材質                                                 | HSSE(高バナジウムハイス) | 重量  | 417g                 |
| ノンコート                                              |                 |     |                      |
| 止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。 |                 |     |                      |
| ※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です                            |                 |     |                      |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

