


品番 : EA829SB-10BA

品名 : M10x 1.5 スパイラルタップ(TiN COAT)

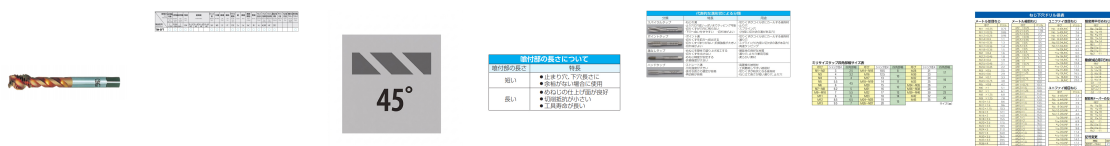

販売価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
カタログ価格	4,580円(税抜) / 5,038円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 00:31現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0898ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TIN-SFT STD
呼び	M10×1.25	精度	OH3
食付	2.5P	全長	75mm
ねじ長	10.5mm	首下長	41mm
シャンク径	7mm	■長	8mm
■巾	5.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	対応被削材	炭素鋼、ステンレス鋼、銅など
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	重量	24g

#### TiNコーティング

ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.