 



品番：EA829SD-22B

品名：M22x1.5 スパ イルトップ° (難削材用・粉末ハイス)



販売価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
カタログ価格	25,900円(税抜) / 28,490円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/26 03:44現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		

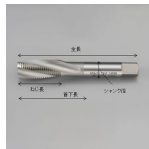

## 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-SFT STD
呼び	M22×1.5	精度	OH4
食付	3P	全長	115mm
ねじ長	38mm	首下長	63mm
シャンク径	17mm	■長	16mm
■巾	13mm	溝数	4
突き出しセンチ	なし	被削材	高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	185g

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の35~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.