
 


品番：EA829SD-6

品名：M 6x1.0 スパ イルタップ° (難削材用・粉末ハイス)

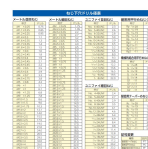

販売価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
カタログ価格	1,750円(税抜) / 1,925円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/26 02:51現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		



### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CPM-SFT STD
呼び	M6×1	精度	OH3
食付	3P	全長	62mm
ねじ長	19mm	首下長	29mm
シャンク径	6mm	■長	7mm
■巾	4.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	あり	被削材	高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル 鋳鉄、チタン合金、Ni基合金など
材質	CPM(粉末ハイス)	重量	12g

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の35~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.