
 
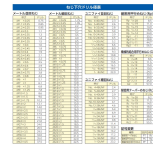


品番：EA829SD-8

品名：M 8x1.25 スパ イルタップ° (難削材用・粉末ハイス)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,620円(税抜) / 2,882円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 2,620円(税抜) / 2,882円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/26 00:30現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0897ページ                      |      |   |

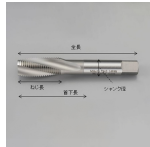

### 仕様

|         |              |     |  |
|---------|--------------|-----|--|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番  | CPM-SFT STD                            |
| 呼び      | M8×1.25      | 精度  | OH3                                    |
| 食付      | 3P           | 全長  | 70mm                                   |
| ねじ長     | 22mm         | 首下長 | 37mm                                   |
| シャンク径   | 6.2mm        | ■長  | 8mm                                    |
| ■巾      | 5mm          | 溝数  | 3                                      |
| 突き出しセンタ | なし           | 被削材 | 高炭素鋼、工具鋼、合金鋼、ダクタイル<br>鋳鉄、チタン合金、Ni基合金など |
| 材質      | CPM(粉末ハイス)   | 重量  | 18g                                    |

被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の35~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.