


品番 : EA829SF-2.6A

品名 : M2.6x0.45 1パ° イラルタッフ° (軟鋼・深穴・杆処理)

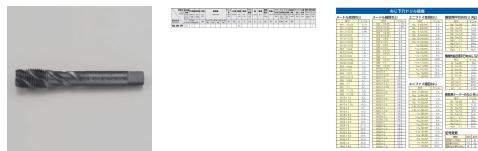

販売価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
カタログ価格	1,640円(税抜) / 1,804円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 19:59現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0896ページ		



仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	MS-DH-SFT STD
材質	HSSE(高バナジウムハイス)	呼び	M2.6×0.45
全長(mm)	44	食付	2.5P
ねじ長(mm)	4.5	シャンク径(mm)	3
■巾(mm)	2.5	■長(mm)	5
溝数	2	精度	STD
対応被削材	低炭素鋼、軟鋼、鋳鉄など		
止り穴で、切りくずづまりによるタップの損傷及びねじのかじり等が発生し易い場合に適しています。			
ホモ処理(表面処理)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.