 



品番：EA829SH-12D

品名：M12x1.0 スパ イルタップ° (銅用・HSSE)



販売価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
カタログ価格	5,530円(税抜) / 6,083円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/26 02:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0897ページ		

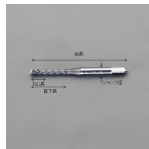

仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	CU-SFT STD
呼び	M12×1	精度	OH3
食付	2.5P	全長	82mm
ねじ長	12mm	首下長	48mm
シャンク径	8.5mm	■長	9mm
■巾	6.5mm	溝数	3
突き出しセンチ	なし	被削材	銅、ステンレス鋼、黄銅、黄銅鋳物、アルミ合金鋳物、熱可塑性プラスチック
材質	高バナジウムハイス(HSSE)	重量	37g

クロムナイトライドコーティング(表面処理)

銅に対し優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用により、銅への長寿命加工を実現

※精度は2級めねじ相当対応のタップ推奨精度です

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

