


品番 : EA829TA-13

品名 : 1・3/8"×11 パイプタップ(PT=Rc/HSS)

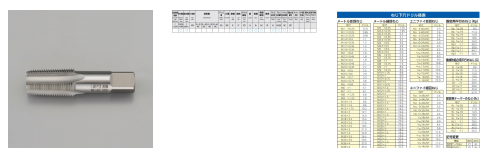

販売価格	97,300円(税抜) / 107,030円(税込)		
カタログ価格	97,300円(税抜) / 107,030円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/21 22:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	TPT
呼び	Rc1-3/8"×11	全長(mm)	110
喰付	2.5P	材質	HSS(ハイス)
ねじ長(mm)	45	基準径位置(mm)	32
シャンク径(mm)	35	溝数	6
重量(g)	815	■巾(mm)	26
■長(mm)	30	入数	1本
対応被削材	中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など		
JIS2級			
管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。			
主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.