

品番 : EA829TF-104

品名 : 3/8"x19 パイプタップ(Rp/ISO)




販売価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
カタログ価格	6,700円(税抜) / 7,370円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 23:58現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



HSS鋼(ハイス)
HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを加えて、鋼の硬さを高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に切削工具、金型、機械部品などに用いられます。HSS鋼(ハイス)は、鋼の成分にコバルト、ニッケル、バナジウムなどを加えて、鋼の硬さを高め、切削加工性を向上させた鋼です。主に切削工具、金型、機械部品などに用いられます。

ねじ部の長さについて
ねじ部の長さについて

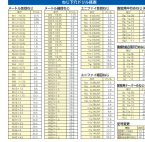

仕様

メーカー	オーエスジー(OSG)	型番	SPT
呼び	Rp3/8"×19	喰付	4P
全長	75mm	ねじ長	21mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	4
対応被削材	中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など	材質	HSS(ハイス)
重量	84g		

管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

ねじ部の精度はISO準用(JIS B 4446:1998)

ねじ部精度は JIS B0203 相当です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.