

 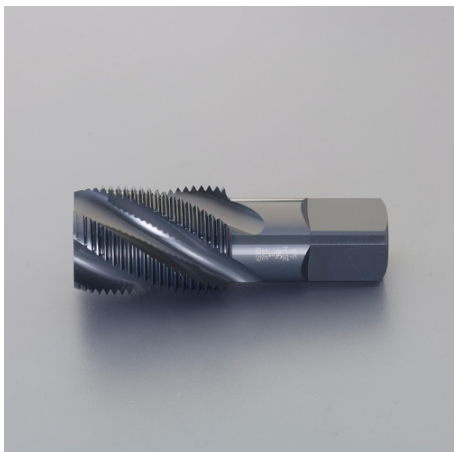


品番：EA829TG-304

品名：3/8"×19 スパ イラルタップ° (ステンレス用/PF(G))

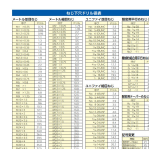

販売価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
カタログ価格	9,270円(税抜) / 10,197円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 22:54現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		



カタログ訂正

26/05/15 材質の訂正。誤: HSS、正: HSSE (高バナジウムハイス) (No.57 9025)

### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	SUS-SFT-SPT
呼び	G3/8"×19	喰付	2.5P
全長	65mm	ねじ長	28mm
シャンク径	14mm	■長	14mm
■巾	11mm	溝数	3
対応被削材	ステンレス鋼、銅	材質	高バナジウムハイス(HSSE)
重量	69g		
ホモ処理(表面処理)			
JIS2級			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.