


品番：EA829TG-307

品名：3/4"×14 スパ イラルタップ° (ステンレス用/PF(G))



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 23,400円(税抜) / 25,740円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 23,400円(税抜) / 25,740円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2025/07/07 23:12現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0942ページ                      |      |   |

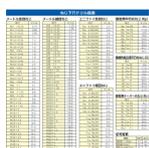

#### 仕様

|         |              |           |             |
|---------|--------------|-----------|-------------|
| メーカー    | オーエスジー (OSG) | 型番        | SUS-SFT-SPT |
| 呼び      | G3/4"×14     | 全長(mm)    | 85          |
| ねじ長(mm) | 35           | シャンク径(mm) | 23          |
| 溝数      | 4            | 喰付        | 2.5P        |
| 材質      | HSS(ハイス)     | 重量(g)     | 236         |
| ■巾(mm)  | 17           | 対応被削材     | ステンレス鋼、銅    |
| JIS2級   |              |           |             |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.