
 
 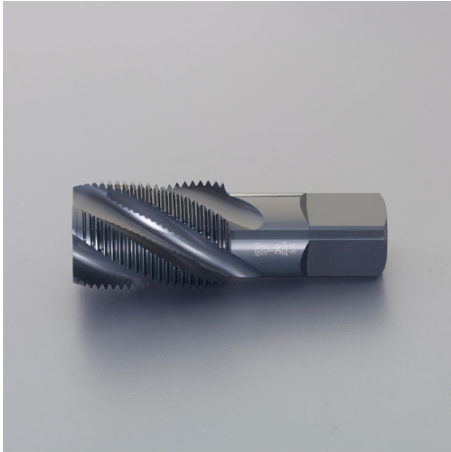



品番：EA829TG-307

品名：3/4"×14 スパ イラルタップ° (ステンレス用/PF(G))



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込) | | |
| カタログ価格 | 24,000円(税抜) / 26,400円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/06/30 23:58現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0906ページ | | |

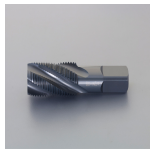

カタログ訂正

26/05/15 材質の訂正。誤: HSS、正: HSSE (高バナジウムハイス) (No.57 9025)

仕様

| | | | |
|------------|--------------|-----|-----------------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | SUS-SFT-SPT |
| 呼び | G3/4"×14 | 喰付 | 2.5P |
| 全長 | 85mm | ねじ長 | 35mm |
| シャンク径 | 23mm | ■長 | 20mm |
| ■巾 | 17mm | 溝数 | 4 |
| 対応被削材 | ステンレス鋼、銅 | 材質 | 高バナジウムハイス(HSSE) |
| 重量 | 236g | | |
| ホモ処理(表面処理) | | | |
| JIS2級 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.