


品番 : EA829TG-4

品名 : 3/8"x19 パイプタップ(PF(G))

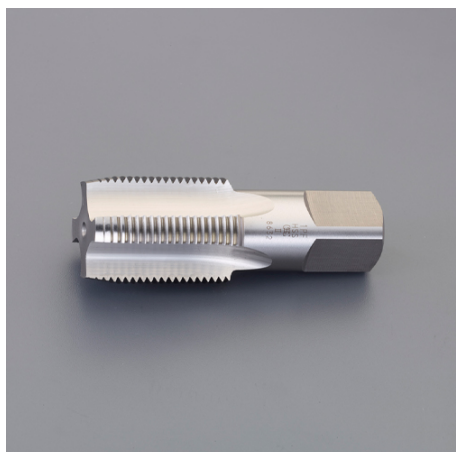

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 6,040円(税抜) / 6,644円(税込) | | |
| カタログ価格 | 6,040円(税抜) / 6,644円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/21 22:15現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0906ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------|--------------------------|-----------|------|
| メーカー | オーエスジー (OSG) | 型番 | SPT |
| 呼び | G3/8"×19 | 全長(mm) | 65 |
| ■巾 | 11mm | ■長 | 14mm |
| 喰付 | 4P | シャンク径(mm) | 14 |
| 溝数 | 4 | 材質 | HSS |
| ねじ長(mm) | 28 | 重量(g) | 69 |
| 入数 | 1本 | 精度 | JIS2 |
| 対応被削材 | 中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物 など | | |

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.