



品番：EA829TG-8

品名：7/8"×14 パイプタップ(PF(G))

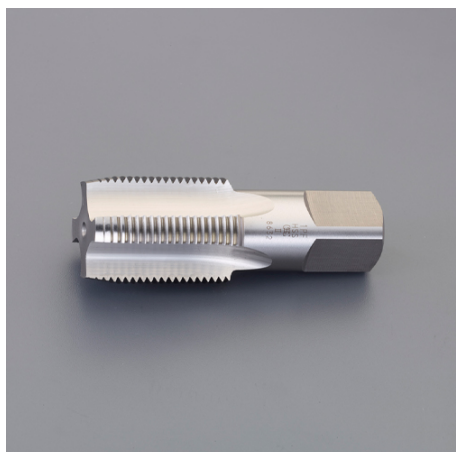

販売価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
カタログ価格	26,600円(税抜) / 29,260円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/21 22:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0906ページ		

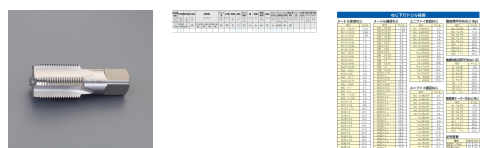

#### 仕様

メーカー	オーエスジー (OSG)	型番	SPT
呼び	G7/8"×14	全長(mm)	90
■巾	19mm	■長	22mm
喰付	4P	シャンク径(mm)	24
溝数	4	材質	HSS
ねじ長(mm)	40	重量(g)	290
入数	1本	精度	JIS2
対応被削材	中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物 など		

管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.