


品番：EA840B-15B

品名：60kg/15m 電動ウインチ



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 99,400円(税抜) / 109,340円(税込) | | |
| カタログ価格 | 99,400円(税抜) / 109,340円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/21 22:22現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1740ページ | | |

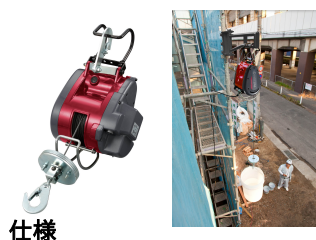

仕様

| | | | |
|-------|------------------------|-------|--|
| メーカー | 京セラ | 型番 | AWI62D-15m |
| 定格荷重 | 60kg | 揚程 | 14m |
| 吊揚速度 | 27.6m/分 | ワイヤー径 | 4mm |
| フック口径 | 24mm | 電源 | AC100V 550W、6A |
| 電源コード | 5m | 操作コード | 10m |
| サイズ | 260(W)×205(D)×360(H)mm | 重量 | 10.5kg |
| 材質 | スチール | 付属品 | 操作スイッチ(コード10m)、ワイヤーロープ(φ4mm×15m)、スィベルフック(本体取付) |

加速防止、逆巻防止機能付

ブレーキ付

小型軽量タイプ

取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.

