
品番: EA840BC-130

品名:130kg/20m 電動ウインチ(ワイヤレス・リモコン型)

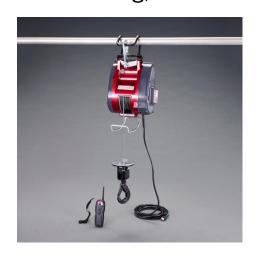

販売価格	277,600円 (税抜)/305,360円(税込)				
カタログ価 格	277,600円(税抜)/305,360円(税込)				
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/13 01:39現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	1790ページ				





仕様

メーカー	京セラ	型番	AWIM126RCB
荷重	130kg	吊揚速度	高速:24.6m/分 低速:9.6m/分
ワイヤー長さ(φ5mm)	21m	揚程	20m
電源	AC100V 870W, 10A	重量	14kg
電源コード長	5m	フックロ径	32mm
付属品	無線リモコン1個 スイベルフック(本体取付) 単4形アルカリ乾電池2個 ストラップ(リモコン取付)		

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。

非常用上昇/下降スイッチ付

取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。

過巻防止、逆巻防止機構付

ブレーキ付

安全性の高いラッチロックフック付属

代替品



品番 EA840B-130BA

コメント 仕様をご確認ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.