


品番：EA840BC-200

品名：200kg/29m 電動ウインチ(ワイレス・リモコン型)

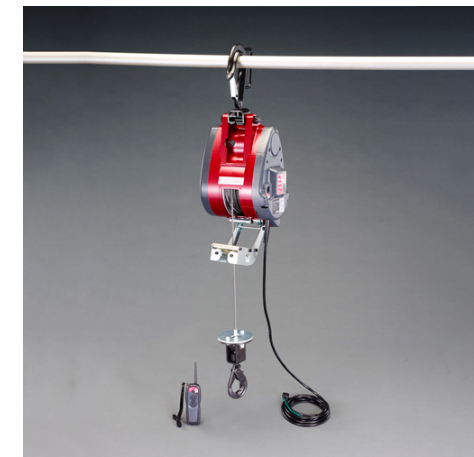

販売価格	293,000円(税抜)／ 322,300円(税込)		
カタログ価格	293,000円(税抜)／322,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/07 20:44現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	京セラ	型番	AW1196RCB
荷重	200kg	吊揚速度	高速:14.4m/分 低速:9.6m/分
ワイヤー長さ(φ 5mm)	30m	揚程	29m
電源	AC100V 1100W、12A	重量	19kg
電源コード長	5m	フック口径	32mm
付属品	無線リモコン1個 スイベルフック(本体取付) 単4形アルカリ乾電池2個 ストラップ(リモコン取付)		
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作(約30m)のできるリモコンタイプ。			
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。			
非常用上昇/下降スイッチ付			
過巻防止、逆巻防止機構付			
ブレーキ付			
安全性の高いラッチロックフック付属			
しっかり固定できる吊り下げ型フック付			

代替品

	品番 EA840BC-200A コメント 変更点:価格変更
--	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.