



品番：EA840BC-200A

品名：200kg/29m 電動ウインチ(ワイレス・リモコン型)

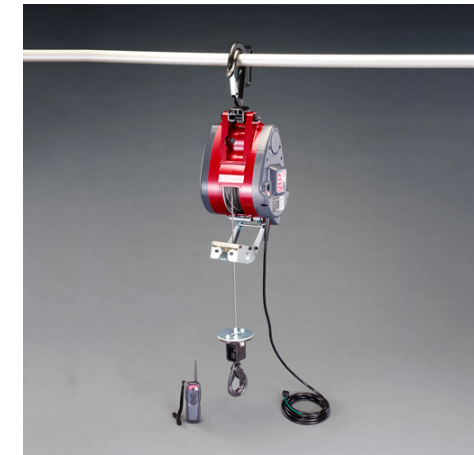

販売価格	335,700円(税抜)／ 369,270円(税込)		
カタログ価格	335,700円(税抜)／369,270円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/02 03:07現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1808ページ		

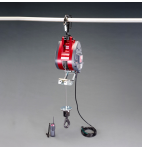

● 荷揚げ作業をコードレスで遠隔操作可能(約30m)
● 2段階スピード
作業に合わせて高速・低速の吊上速度が選べます。
● 電動リロック
ウインチ本体1台を2段階のリモコンで操作できます。
(※荷揚げ時のリモコンは付属です。)
● 非常用ストップ
作業不能になった場合やリモコンを紛失した場合は、非常用ストップスイッチで、上記の吊上速度が停止します。
● リモコンは必ず作業現場に持ち込み、持ち帰る際は必ずスイッチをオフにしてください。



仕様

メーカー	京セラ	型番	AWI196RCB
定格荷重(kg)	200	揚程(m)	29
吊揚速度(m/分)	高速:14.4 低速:9.6	重量(kg)	19
電源	AC100V 1100W、12A	電源コード	5m
サイズ(W×D×H)mm	253×213×496	材質	鉄
フック口径	32mm	付属品	ワイヤーロープ(φ5mm×30m)、リモコン、ラッチロックフック(本体取付)、単4電池×2、ストラップ(リモコン取付)
過巻防止、逆巻防止機能付			
ブレーキ付			
荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)			
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。			
安全性の高いラッチロックフック仕様			
しっかり固定できる吊り下げ型フック付			
非常用上昇/下降スイッチ付			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.