
品番: EA840BC-60A

品名:60kg/20m 電動ウインチ(ワイヤレス・リモコン型)

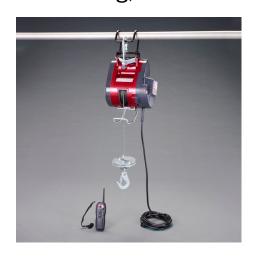

販売価格	183,900円(税抜) / 202,290円(税込)				
カタログ価 格	183,900円(税抜)/202,290円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/13 01:40現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログ ページ	1790ページ				









## 仕様

メーカー	京セラ	型番	AWI62RC
定格荷重(kg)	60	揚程(m)	20
吊揚速度(m/分)	高速:27.6 低速:9.6	重量(kg)	9.7
電源	AC100V 550W, 6A	電源コード	5m
サイズ(W×D×H)mm	250×205×360	材質	鉄
フックロ径	24mm	付属品	ワイヤーロープ(φ4mm×21m)、リモ コン、スイベルフック(本体取付)、単4電 池×2、ストラップ(リモコン取付)

過巻防止、逆巻防止機能付

ブレーキ付

荷揚げ操作をコードレスで遠隔操作できるリモコンタイプ(約30m)

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊上速度が選べます。

非常用上昇/下降スイッチ付

取付アームはEA840B-3Aをご使用下さい。



品番 EA840BC-60B

コメント 変更点:本体サイズ・重量

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.