


品番 : EA843RA-1

品名 : $\phi 105 \times 2.0 \times 20.0 \text{mm}$ ダイヤモンドカッター

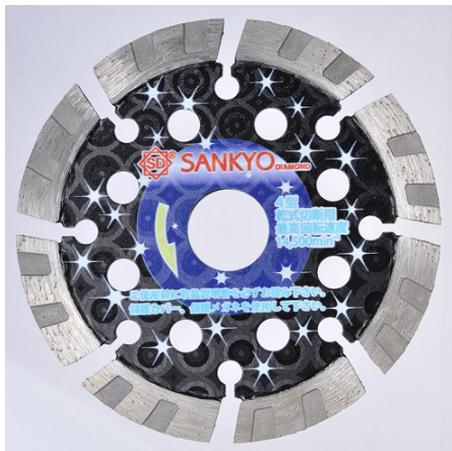

販売価格	8,710円(税抜) / 9,581円(税込)		
カタログ価格	8,710円(税抜) / 9,581円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/15 18:29現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LT-S4
商品名	低振動ナイト	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数	14500rpm	外径	105mm
刃厚	2.0mm	チップ高さ	8.0mm
内径	20.0mm	付属リング	15mm
セグメントタイプ			
特殊基板で切断時の騒音低減、耳障りな高音域を抑制			
被削材との接触面積が少なく、チップにかかる抵抗が減少、切れ味が向上するターボチップ(凹凸チップ)採用			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.