


品番 : EA843RA-24

品名 : $\phi 180 \times 2.2 \times 25.4\text{mm}$ ダイヤモンドカッター(セグメント)

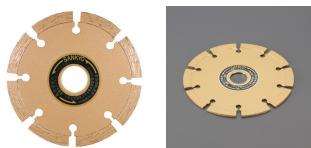

販売価格	19,100円(税抜)／21,010円(税込)		
カタログ価格	19,100円(税抜)／21,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/12 07:33現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LB-7
商品名	レーザー隼	用途	石材の切断
最大回転数	8400rpm	外径	180mm
刃厚	2.2mm	チップ高さ	7.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm
セグメントタイプ			
御影石の切斷に最適			
切斷熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.