 



品番：EA843RA-24

品名：φ180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター(セグメント)



|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 19,100円(税抜) / 21,010円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 19,100円(税抜) / 21,010円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/01 04:57現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0976ページ                      |      |   |

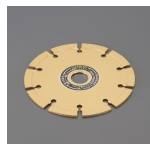

#### 仕様

|                                  |            |       |         |
|----------------------------------|------------|-------|---------|
| メーカー                             | 三京ダイヤモンド工業 | 型番    | LB-7    |
| 商品名                              | レーザー隼      | 用途    | 石材の切断   |
| 最大回転数                            | 8400rpm    | 外径    | 180mm   |
| 刃厚                               | 2.2mm      | チップ高さ | 7.0mm   |
| 内径                               | 25.4mm     | 付属リング | 20/22mm |
| セグメントタイプ                         |            |       |         |
| 御影石の切断に最適                        |            |       |         |
| 切断熱によるチップの破断が極めて少なく、高い安全性と長寿命を両立 |            |       |         |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.