


品番 : EA843RA-35

品名 :  $\phi 203 \times 2.3 \times 25.4 \text{mm}$  ダイヤモンドカッター

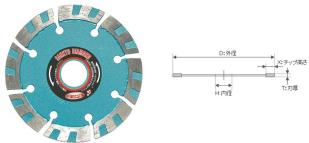

販売価格	21,000円(税抜)／23,100円(税込)		
カタログ価格	21,000円(税抜)／23,100円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/12 10:13現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



## 仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	LT-8
商品名	レーザーボ8X	用途	鉄筋入りコンクリート、御影石の切断
最大回転数	7500rpm	外径	203mm
刃厚	2.3mm	チップ高さ	8.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm

セグメントタイプ

チップと基盤の接合部をレーザー溶接で強化

切粉の排出効果で蓄熱防止、切れ味持続

熱処理した焼入れ基板で強度向上により高い安全性

高強度なボンドとレーザー溶接で耐久性にすぐれ、切れ味の向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.