
 
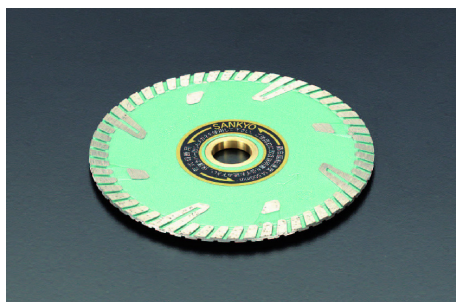
 


品番：**EA843RB-180**

品名：180x2.2x25.4mm ダイヤモンドカッター

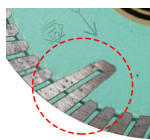

販売価格	10,800円 (税抜) / 11,880円 (税込)		
カタログ価格	10,800円 (税抜) / 11,880円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2026/04/22 03:19現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	RZ-F7
商品名	RZプロテクトMark2	用途	鉄筋入りコンクリート、コンクリート、ブロックの切断
最大回転数	8400rpm	外径	180mm
刃厚	2.2mm	チップ高さ	6.0mm
内径	25.4mm	付属リング	20/22mm
ウェーブタイプ			
深切り、直進性、切り口きれいタイプ			
側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.