


品番：EA843RE-11

品名：φ125x4.0x22.0mm ダイヤモンドカッター(曲線用)

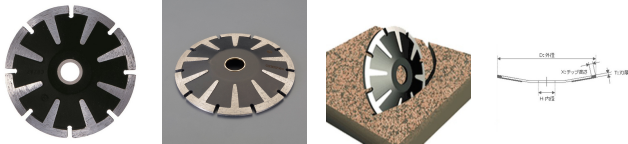

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 22,200円(税抜) / 24,420円(税込) | | |
| カタログ価格 | 22,200円(税抜) / 24,420円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/07/01 03:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0975ページ | | |



仕様

| | | | |
|---------------------------------|------------|-------|------------------------------|
| メーカー | 三京ダイヤモンド工業 | 型番 | SE-V5 |
| 商品名 | Rカッター | 用途 | インターロッキング、コンクリート、レンガ、ブロックの切断 |
| 最大回転数 | 12200rpm | 外径 | 125mm |
| 刃厚 | 4.0mm | チップ高さ | 6.0mm |
| 内径 | 22.0mm | 付属リング | 20mm |
| セグメントタイプ | | | |
| 曲線切断用 | | | |
| 画期的R切り可能なダイヤモンドカッター | | | |
| 曲線で切れるのでインターロッキング・ブロック等のR加工に最適 | | | |
| コンクリートマスやヒューム管側面への穴あけにもご使用ください。 | | | |
| ※平面研削には使用しないで下さい。 | | | |
| ※面取り作業を行わないで下さい。 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

