


品番 : EA843RE-3

品名 :  $\phi 150 \times 2.3 \times 22.0 \text{mm}$  ダイヤモンドカッター

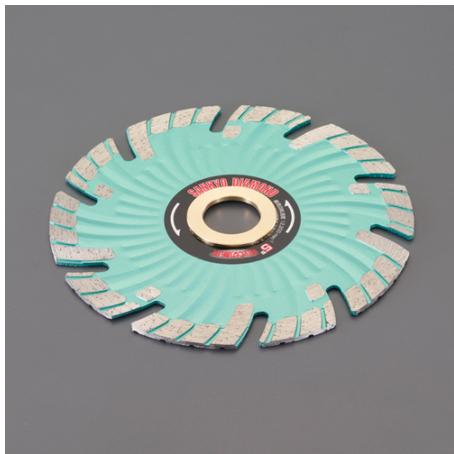

販売価格	17,200円(税抜)／18,920円(税込)		
カタログ価格	17,200円(税抜)／18,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 18:28現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0976ページ		



## 仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	SD-SF6
商品名	SDカッターSプロテクト	用途	コンクリート製品全般、鉄筋入りコンクリート、レンガ、ブロック、モルタル、ALC の切断、舗装アスファルト
最大回転数	10100rpm	外径	150mm
刃厚	2.3mm	チップ高さ	8.0mm
内径	22.0mm	付属リング	20mm

セグメントタイプ

波形蓄熱を防止し安定した切れ味が持続する波形基板

側面チップを伸ばすことで、基板の摩耗を防止

ダイヤ層(8mm)により寿命向上

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.