


品番 : EA843RF-8

品名 : $\phi 100 \times 8.0 \times 20.0\text{mm}$ ダイヤモンドカッター

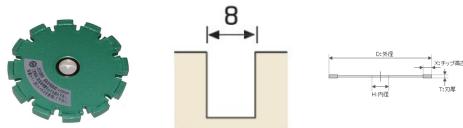

販売価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
カタログ価格	23,400円(税抜)／25,740円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/15 17:09現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0977ページ		



仕様

メーカー	三京ダイヤモンド工業	型番	D-8
商品名	ドライカッター	用途	コンクリート・モルタル・ひび割れの補修、コーリング注入のための下溝入れ
最大回転数	14500rpm	外径	100mm
刃厚	8.0mm	チップ高さ	4.5mm
内径	20.0mm	付属リング	15mm

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.