


品番 : EA843X-11

品名 : 125x1.6mm 切断砥石(10枚)

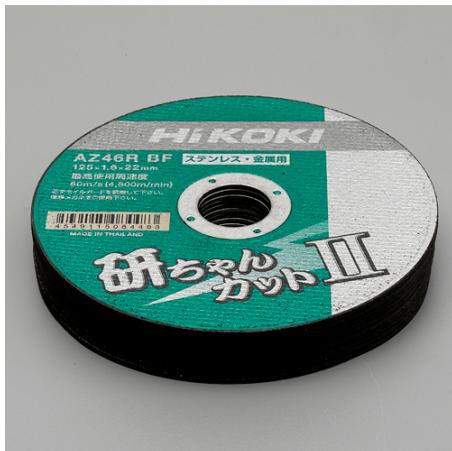

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 4,200円(税抜) / 4,620円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 4,200円(税抜) / 4,620円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/02/04 01:44現在) |      |   |
| 商品入数    | 10                           | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | 0969ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                          |                   |          |                |
|--------------------------|-------------------|----------|----------------|
| メーカー                     | HiKOKI            | 型番       | 0040-2599      |
| 用途                       | ステンレス、金属、非鉄金属の切断に | 外径×厚み×穴径 | 125×1.6×22mm   |
| 最大回転数                    | 12,223rpm         | 入数       | 10枚            |
| 砥粒                       | AZ                | 粒度       | #46            |
| 硬度                       | R                 | 結合剤      | BF(繊維補強付レジノイド) |
| 切断スピードが速く、ステンレスの切断に最適です。 |                   |          |                |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.