



品番：EA845D-300

品名：3.0m ガラスカッターガイド(ストレートエッジ)

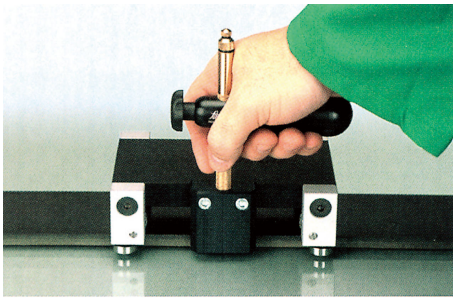

ガラスカッターガイドレールのみです。

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 26,000円(税抜) / 28,600円(税込) | | |
| カタログ価格 | 26,000円(税抜) / 28,600円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/07/01 03:53現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 0165ページ | | |

 

ガラスカッターガイドレールのみです。



仕様

| | | | |
|----|----------------------------|------|------|
| 用途 | 旧EA845D用ガラスカッターガイドレール | 長さ | 3m |
| 厚さ | 10mm | 幅 | 80mm |
| 材質 | ガイドレール: プラスチック 吸盤材質: ゴム | パット数 | 4個 |
| 色 | 黒色 | | |


ガラスカッターガイドレールを使用すると、まっすぐで正確な切断が可能です。

内蔵吸盤により気密面に簡単かつ確実に取り付けられ、使用中に滑ることはありません。

反りなし、長寿命、高い寸法精度、安定性と耐ねじれ性を備えています。

高品質のプラスチック素材で作られています。

代替品

| | |
|--|--------------------------|
|  | 品番 EA845D-400 コメント 4m |
|--|--------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

