


品番：EA851CA-28

品名：φ190x1.5x20mm/52T 超硬チップソー

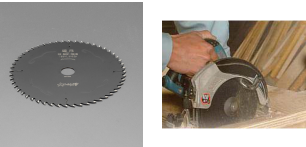

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 3,320円(税抜)／3,652円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 3,320円(税抜)／3,652円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 2 (2026/03/12 21:06現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0960ページ                      |      |   |



仕様

|                                                    |          |      |                              |
|----------------------------------------------------|----------|------|------------------------------|
| メーカー                                               | アイウッド    | 型番   | 99165                        |
| 直径                                                 | 190mm    | 穴径   | 20mm                         |
| 刃厚                                                 | 1.5mm    | 山数   | 52                           |
| 最大回転数                                              | 5,500rpm | 適応素材 | 一般木材、集成材、化粧合板、デコラ、構造用合板等の切断に |
| 用途                                                 | 造作用切断    | 材質   | 特殊超硬チップ、ブラックフッ素コーティング        |
| 耐久性トップの特殊超硬チップ(ロングライフ仕様)<br>超微粒・高硬度・高抗折力による耐久性が向上! |          |      |                              |
| Nスリット(制振、消音、防熱効果)                                  |          |      |                              |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.