


品番 : EA851CB-46

品名 : $\phi 255 \times 2.2 \times 25.4 \text{mm} / 100T$ 超硬チップソー



販売価格	12,800円(税抜)／14,080円(税込)		
カタログ価格	12,800円(税抜)／14,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/16 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	0961ページ		

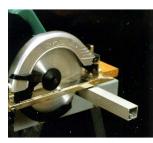

仕様

メーカー	アイウッド	型番	99368
直径	255mm	穴径	25.4mm
刃厚	2.2mm	山数	100
最大回転数	5,000rpm	用途	アルミを素材とした各種パーツ

アルミ専用刃

<取付けの際の注意>

- ◆機械の電源を切って取付けしてください。
- ◆本製品の刃先は鋭利に仕上げています。刃先保護上、刃物を装着後にカバーを取り外してください。
- ◆機械と刃物の回転方向が一致するよう取り付けてください。
- ◆フランジは傷、曲がりの無いもので、鋸との接触面が清潔なものをご使用ください。
- ◆必ず寸動・空転による回転試験を行い、鋸の振れ、異常振動が無いことを確認してください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.