


品番：EA851CB-60

品名：φ305x2.4x25.4mmx 70T 超硬チップソー

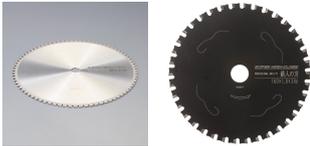

販売価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
カタログ価格	16,800円(税抜) / 18,480円(税込)		
在庫数	最新在庫: 3 (2025/07/07 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ			



仕様

メーカー	アイウッド	型番	99455
直径(mm)	305	穴径(mm)	25.4
刃厚(mm)	2.4	山数	70
最大回転数	1700rpm	用途	アングル鋼、鉄筋、鉄パイプ、ハンガーレール、チャンネル鋼、各種形鋼
重量(g)	1200	材質	台金:工具鋼 チップ:サーメット

特殊サーメットチップで耐久性を高めたスーパーハイクラス仕様

低速回転用

研磨され切れ味に優れた薄刃

歯数が多く綺麗に切断できます。

制振・消音効果のレーザースリット仕様でブレにくく騒音を減らします。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.