


品番：EA851CJ-102

品名：φ190x1.9x20mm/72T 超硬チップソー

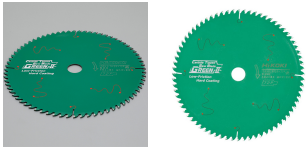

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 7,800円(税抜) / 8,580円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 7,800円(税抜) / 8,580円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/01 16:41現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 枚 |
| カタログページ | 0960ページ                      |      |   |



#### 仕様

|                                             |         |        |           |
|---------------------------------------------|---------|--------|-----------|
| メーカー                                        | HiKOKI  | 型番     | 0033-3296 |
| 直径(mm)                                      | 190     | 穴径(mm) | 20        |
| 刃厚(mm)                                      | 1.9     | 山数     | 72        |
| 最大回転数                                       | 8000rpm |        |           |
| 一般木材・集成材用                                   |         |        |           |
| フッ素コーティングで木材のヤニや接着剤が付着しにくく抵抗の少ない切れ味が長持ちします。 |         |        |           |
| 複合レーザースリット+軟質特殊樹脂の採用で切断時の騒音・振動が少なく切断精度も向上   |         |        |           |
| 段付きチップでロウ付け強度を落とさず切断抵抗を軽減。                  |         |        |           |
| 低騒音・低振動                                     |         |        |           |

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.