


品番：EA851SR-30A

品名：180W 電気のかぎりセット(ケース付)

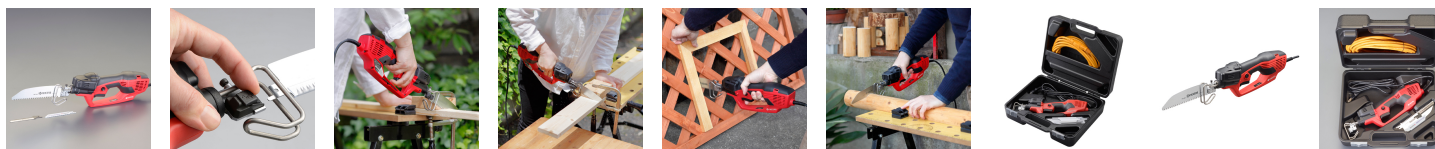

|         |                              |      |    |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格    | 17,600円(税抜) / 19,360円(税込)    |      |    |
| カタログ価格  | 17,600円(税抜) / 19,360円(税込)    |      |    |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/21 03:54現在) |      |    |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | ST |
| カタログページ | 0841ページ                      |      |    |



### 仕様

|        |  |        |  |
|--------|--|--------|--|
| メーカー   | 京セラ  | 型番     | ASK-1010KT   |
| 電源     | AC100V・180W  | 電流     | 2A   |
| 能力     | 庭木(径):45mm、<br>木材:40mm<br>塩ビパイプ:120mm、<br>軟鉄材:3.5mm        | ストローク数 | 0~4500spm  |
| ストローク長 | 10mm   | サイズ    | 333×61×126mm   |
| コード長   | 2m   | 重量     | 1.2kg  |
| 取付可能工具 | 通常レシプロソー用<br>(板厚:1.0mm、幅:12.6mm)、<br>金切鋸刃(ハクソー等)のブレード形状のもの | 付属品    | ブレード3種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2A)、繊維・ダンボール用ナイフブレード全長100mm、ブレード用ホルダー、六角棒レンチ3mm(本体収納)、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mm |

二重絶縁

ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)でジグソーブレード(Tシャンク)も使用可能

専用工具を使わずブレード(刃)交換が可能

家庭から出る粗大ゴミの解体に

操作性の向上と作業負担の軽減を実現した握りやすいグリップ

電動のこぎり(EA851SR-20A)に繊維・ダンボール用ナイフブレード、延長コード10m、収納ケース410×90×135(H)mmが付いた商品です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.