


品番 : EA851X-1

品名 : 60cm 角度付丸鋸定規

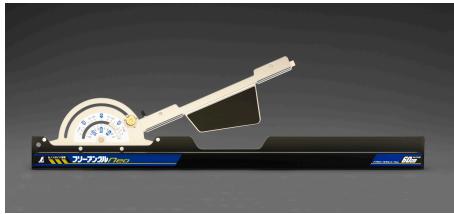

販売価格	7,500円(税抜) / 8,250円(税込)		
カタログ価格	7,500円(税抜) / 8,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/16 00:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73162
定規長	600mm	角度精度	90°において600mmにつき2.1mm以下
本体サイズ	765×170×20mm	材質	本体:ステンレス、アルミ ガイド面:ステンレス ストッパーねじ:ステンレス、真ちゅう 保護キャップ:ポリアセタール樹脂
重量	880g	付属品	捨て木1本
用途	・電気丸ノコで板材に角度をつけて切断する時のガイド定規に。 ・他の材料から角度を写し取ってケガいたり切断する時のガイド定規に。		

角度自由自在

丸鋸の切断時の角度切りが簡単です。

頑丈な金属ネジ採用でプラスチックネジにありがちな破損を解消しました。

邪魔にならないたためるネジです。

ツマミやすい起こせるネジです。

変形しにくい立体構造突き当部です。

軽くて強いアルミ中空構造の幅広ガイドを採用しました。

端部は材料を傷つけない保護キャップ付です。

スライダー用溝付です。別売のスライダーを使えば電気丸ノコをガイドの溝にのせることでブレずに切断できます。

ガイド面はステンレス細板付です。

裏返しても使えます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立壳堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.