


品番：EA851X-21

品名：丸鋸用角度切り定規

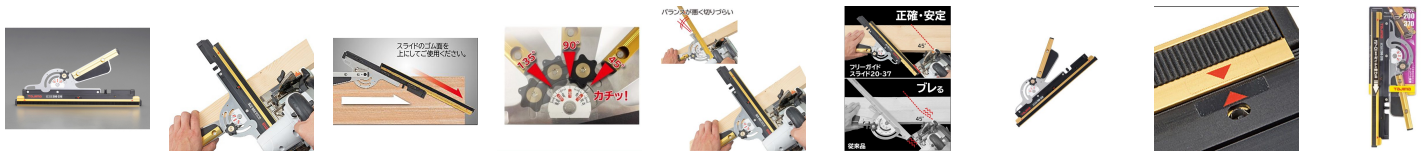

販売価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
カタログ価格	8,400円(税抜) / 9,240円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/05 10:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



カタログ訂正 25/10/31 目盛:(誤)15°~165°→(正)30°~150°(No.56, No.57 1253)

仕様

メーカー	TJMデザイン (Tajlma)	型番	FG-SLD2037
有効切断長	200~370mm	目盛	30°~150°
全長	465mm	精度	200mmで±0.7mm以内
重量	395g	材質	本体:ステンレス・アルミ 固定ネジ:真鍮、ABS樹脂 滑り止め:ゴム

- 衝撃に強く曲がりにくい高剛性アルミパイプ材採用
- ガイドスライド構造で、より長い切断が可能です。
- 手前にスライドさせれば、45°以下の鋭角切りや角材の切り始めも安定です。
- 45度・90度・135度の主要3角度にカチッと止まるクリック機構
- 厚い9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレにくいです。
- 捨て木取り付け機能搭載
- 角度・勾配両目盛付き

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.