


品番：EA851X-22

品名：丸鋸用角度切り定規

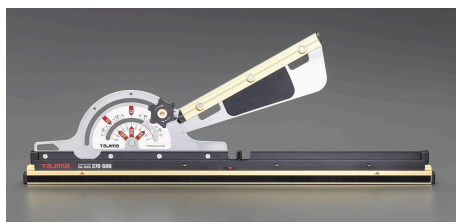

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 9,900円(税抜) / 10,890円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 9,900円(税抜) / 10,890円(税込)     |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/07/05 09:36現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 0858ページ                      |      |   |



カタログ訂正 25/11/07 精度:200mmで±0.7mm以内→370mmで±1.2mm以内 (No.56、No.57 1253)

### 仕様

|       |                  |    |  |
|-------|------------------|----|--|
| メーカー  | TJMデザイン (TaJlma) | 型番 | FG-SLD3760                               |
| 有効切断長 | 370~600mm        | 目盛 | 15°~165°                                 |
| 全長    | 765mm            | 精度 | 370mmで±1.2mm以内                           |
| 重量    | 685g             | 材質 | 本体:ステンレス・アルミ<br>固定ネジ:真鍮、ABS樹脂<br>滑り止め:ゴム |

衝撃に強く曲がりにくい高剛性アルミパイプ材採用

ガイドスライド構造で、より長い切断が可能です。

手前にスライドさせれば、45°以下の鋭角切りや角材の切り始めも安定です。

45度・90度・135度の主要3角度にカチッと止まるクリック機構

厚い9mmの突き当てで、材料をしっかりホールドし、ズレにくいです。

角度・勾配両目盛付き

捨て木取り付け機能搭載

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.