


品番 : EA851X-33A

品名 : 60cm 丸鋸ガイド定規

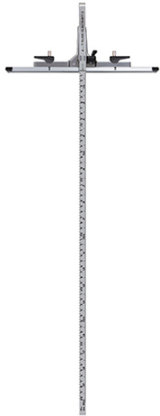

販売価格	4,930円(税抜) / 5,423円(税込)		
カタログ価格	4,930円(税抜) / 5,423円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/05/01 22:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0858ページ		



仕様

メーカー	シンワ測定	型番	73544
サイズ(mm)	760×275×20	ガイド長	600mm
測定範囲	60cm	重量	375g
材質	竿・結合部: ステンレス 突き当て: アルミ・UHPEテープ 保護キャップ: ポリカーボネート樹脂 ワンタッチレバー・止ネジ(プレ防止金具部): ポリアセタール樹脂	突き当て高さ	薄板モード: 15mm 細切モード: 9mm
用途	・電気丸ノコで薄い板材を挽き割り切断する時のガイド定規に。 ・電気丸ノコで板材を細く挽き割り切断する時のガイド定規に。		

60cm併用目盛

ワンタッチレバーを採用して使い勝手が向上しました。

薄板と細巾切断の両シーンで使用が可能です。

突き当てをを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。

突き当てを調整することで薄板、細巾切断の両シーンで使用可能です。

U字曲げ加工されたステンレス竿で、さびにくく高強度

突き当て面やレバーが破損しても簡単に交換ができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.