


品番 : EA851YA-2

品名 : AC100V/200W スライドソー(チップソー平行ガイド付)

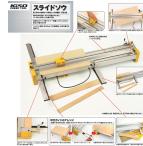

販売価格	116,000円(税抜)／127,600円(税込)		
カタログ価格	116,000円(税抜)／127,600円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/16 17:24現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0877ページ		



仕様

メーカー	キソパワーツール(PROXXON)	型番	25010 ※ESCOオリジナルセット
用途	長尺板材の直線切りに	電源	100V、50/60Hz
消費電力	200W	回転数	6000rpm
切断能力	厚さ:21mm(Φ85mm丸鋸刃装着時) 長さ:1000mm	切断可能厚	木材:21mmまで アクリル等の樹脂材:15mmまで 建築材(サイディング材):21mmまで
定格使用時間	30分	取り付け可能丸鋸刃	Φ50~85mm、軸径Φ10mm
サイズ	1350(W)×400(D)×230(H)mm ※奥行き最大1000mm	重量	15kg
付属品	平行ガイド300mm×2個(EA851YA-32) 平行ガイドジョイント×2個 材料スライドガイド 材料アタリ押さえ×2個 材料アタリゲージ×2個 平行ガイドポスト(EA851YA-31) 本体固定用クランプ 集塵アダプター Φ85mm樹脂用超硬チップソー (EA851YA-41) Φ85mm木工用超硬チップソー		

(EA851YA-42)
φ85mm木工・アルミ用超硬チップソー
(EA851YA-43)

切断材料を上下からしっかりと固定しながら長尺材料の直線切りが安定してできます。

丸鋸刃はカバーで保護されていますので安全に作業ができます。

コンパクト設計で作業現場への持ち運びも可能!

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.