 




品番 : EA851YA-4

品名 : AC100V/55W マイクロフライステーブル・マシンバイスセット

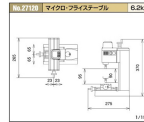

販売価格	51,600円(税抜) / 56,760円(税込)		
カタログ価格	51,600円(税抜) / 56,760円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/01 09:56現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

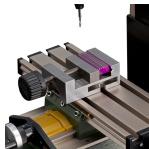

#### 仕様

メーカー	キソパワーツール	型番	27120 ※ESCOオリジナルセット
ブランド名	プロクソン(PROXXON)	電源	AC100V、50/60Hz
消費電力	55W	回転数	8000~17000rpm(無段電子コントロール付)
サイズ	130(W)×230(D)×370(H)mm(マイクロ・クロステーブル含まず)	重量	6.2kg(マイクロ・クロステーブル含まず)
材質	本体ベース・ヘッド部:アルミダイキャスト 支柱:アルミ マイクロ・クロステーブル:アルミ マシンバイスPM40:鉄	付属品	専用エンドミルφ1.0・2.0・3.0mm各1本 コレットチャックφ2.35・3.0mm各1個 L型レンチ 防塵メガネ マシンバイスPM40、マシンバイス用L型レンチ、マシンバイス固定用ネジ一式
バイス口幅	46mm	バイス開口幅	34mm
バイス口金高さ	12mm		

細かなフライス加工を可能にした万能フライステーブルです。

精密作業を得意とするマイクロ・クロステーブルとの組み合わせにより、より細やかな作業が可能!

無段電子コントロール付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.