


品番：EA851YZ-11

品名：190mm 卓上型スライド式電動丸鋸




販売価格	38,100円(税抜) / 41,910円(税込)		
カタログ価格	38,100円(税抜) / 41,910円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/04 21:20現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0856ページ		

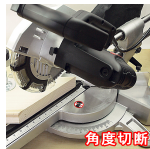

切槽幅(深さ)	0°	45°
最大	40mm	20mm
最小	10mm	10mm

適合チップソー	適合チップソー
径190mm	適合チップソー径は60mm以上 長さ180mm以上
穴径20mm	穴径20mm

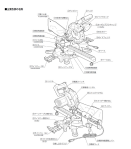

仕様

メーカー	パオック	型番	SMS-190T
用途	木材の直線切り、板切り、角度切り、傾斜切りに	電源	AC100V(50Hz・60Hz)
定格消費電力	1050W	回転数	5000rpm
刃径	190mm	穴径	20mm
刃数	72P	最大切込み深さ	傾斜角0°:40mm 傾斜角45°:20mm
最大直線切り長さ	傾斜角0°:305mm 傾斜角45°:305mm	最大45°切り長さ	傾斜角0°:210mm 傾斜角45°:180mm
テーブル回転範囲	0~45°(左右)	電源コード長さ	1.8m
定格時間	30分	サイズ	670×820×460(H)mm
重量	約10kg	付属品	バイス支柱、サイドバー(左右各1個)、 集じん袋、六角棒レンチ(3・5・8mm)、 カーボンブラシ

チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

