


品番：EA858A-2

品名：DC10.8V 全ねじカッター(充電式)

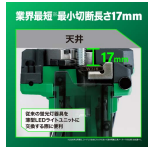

販売価格	80,000円(税抜) / 88,000円(税込)		
カタログ価格	80,000円(税抜) / 88,000円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/18 17:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



仕様

メーカー	HiKOKI	型番	CL12DA(JS)
切断能力	軟鋼:W5/16、W3/8、M6、M8、M10 ステンレス:W3/8	バッテリー	リチウムイオン(10.8V/5.0Ah)
ストローク数	32spm	充電時間	約30分
モーター	直流ブラシレスモーター	サイズ	200×113×282(H)mm ※バッテリー装着時
重量	2.7kg(バッテリー装着時)	付属品	蓄電池(BSL1250MT)×1、急速充電器(UC12SDL)、W3/8カッタ×1組(本体装着済)、W3/8トリマ、六角棒スパナ(本体装着済)、スケール、コレクトボックス、ケース、電池カバー

【業界最軽量】

2.7kgの軽量で高所での上向き作業の負担を軽減します。

【業界最短の最小切断長さ】

全ねじの出張り長さ17mmを実現しました。従来の蛍光灯器具を薄型LEDライトユニットに交換する際に便利です。

【コレクトボックス付き】

ワンタッチで着脱可能なコレクトボックスは、切断後の全ねじを落とさずに回収できます。

仮置きに便利なフック付き

定置切断も可能

暗所を照らせて便利なLEDライト搭載

トリマ装着可能(W3/8用標準付属)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.